

差込形マイクロコネクタ, 固定用アダプタ MC (243) シリーズ

★ 国内仕様（屋内配線用途）は別途「電設資材カタログ」をご用意しています。ご請求下さい。



4×Ø 0.5—1.0 mm² 単線^{**} 100 V / 1.5 kV / 2 I_N 6 A  5 - 6 mm	4× AWG 22 - 20² 単線^{**} 125 V, 7 A  150 V, 7 A 	8×Ø 0.5—1.0 mm² 単線^{**} 100 V / 1.5 kV / 2 I_N 6 A  5 - 6 mm	8× AWG 22 - 20² 単線^{**} 125 V, 7 A  150 V, 7 A 	固定用アダプタ マイクロ・差込形コネクタ用
---	---	---	---	--



カラー	型番	包装単位 個数	カラー	型番	包装単位 個数	型番	包装単位 個数
マイクロコネクタ, 接続ボックス用			マイクロコネクタ, 接続ボックス用			固定用アダプタ	
4 線用			8 線用			マイクロコネクタ 4 個用	243-112 50 (5 x 10)
						マイクロコネクタ 6 個用	243-113 50 (5 x 10)
ダークグレー	MC-4D (243-204)	1箱 100 個入	ダークグレー	MC-8D (243-208)	1箱 50 個入	シールマーカ	
レッド	MC-4R* (243-804)	1箱 100 個入	レッド	MC-8R* (243-808)	1箱 50 個入	印字無	
ライトグレー	MC-4 (243-304)	1箱 100 個入	ライトグレー	MC-8 (243-308)	1箱 50 個入		
イエロー	MC-4Y* (243-504)	1箱 100 個入	イエロー	MC-8Y* (243-508)	1箱 50 個入		

*これらの製品は納期がかかる場合があります。在庫をご確認下さい。

寸法 (mm)

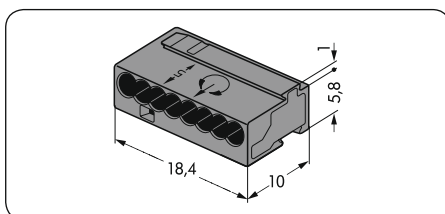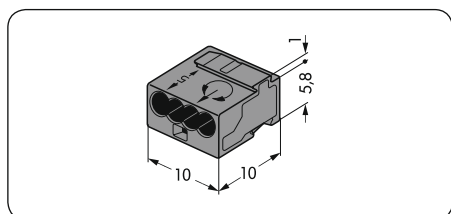

この固定アダプタは、ワゴ・マイクロコネクタを複数個並べて固定することができます。

例えば呼び鈴、ドア開閉装置、インターホンのような弱電流装置の細いワイヤの配線を配電盤内や中継ボックスなどにまとめて設置する場合などに適しています。


● 特徴：

- ・アダプタには、4 個用、6 個用を用意。
- ・4 線用、8 線用共通で使用でき、混在可能。
- ・コネクタの取付はめ込むだけで取り外しも簡単。
- ・集中配線により施工性UP、保守が容易。


固定アダプタは、DIN 35 レールへの取付け、またはサイドの固定フランジを介してのネジによる固定が可能。

ラベル面にフェルトペンで記入したり、接着式のマーカを用いて、記号等を表示することができます。

使用例

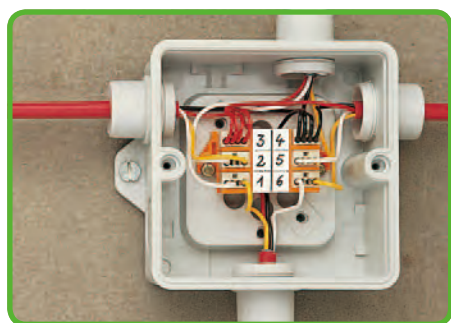


防犯用警報装置への使用例
ボックス内に固定アダプタを使用してねじで固定

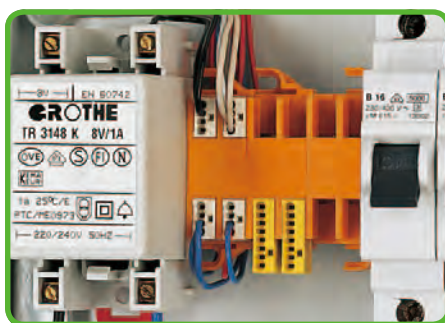

DIN 35レールに固定して他の機器と並べて設置できます。

取り付け

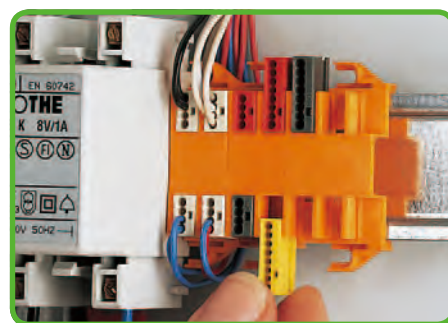

マイクロコネクタをアダプタに差し込みます。

**異なる太さの電線の結線はできません。
承認規格と対応規格についてはお問合せ下さい。

技術データの詳細・略語については206ページをご参照下さい。