


# ビスピタ® コンクリート用

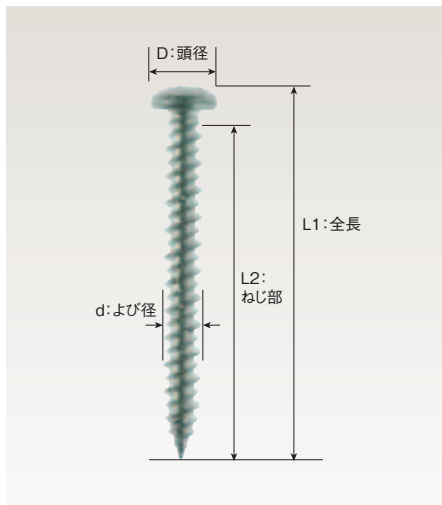

## ラスパート ビスピタ® バリュースタック

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D					
BS425	サラ	4.0×25 (21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	700	47243 9
BS432		4.0×32 (28)	7.0	3.4~3.5	150			47244 6
BS438		4.0×38 (34)	7.0	3.4~3.5	125			47245 3
BS445		4.0×45 (41)	7.0	3.4~3.5	100			47718 2
BS525		5.0×25 (20)	10.0	4.3~4.5	80			47251 4
BS535		5.0×35 (30)	10.0	4.3~4.5	70			47252 1
BS545		5.0×45 (40)	10.0	4.3~4.5	60			47253 8
BS560		5.0×60 (40)	10.0	4.3~4.5	50			47254 5
BS570		5.0×70 (40)	10.0	4.3~4.5	40			47255 2
BS635		6.0×35 (29)	12.0	5.3~5.7	40			47256 9
BS645		6.0×45 (39)	12.0	5.3~5.7	35			47257 6
BS660		6.0×60 (39)	12.0	5.3~5.7	30			47258 3
BS670		6.0×70 (39)	12.0	5.3~5.7	27			47259 0
BS675		6.0×75 (39)	12.0	5.3~5.7	26			47260 6
BS690	6.0×90 (39)	12.0	5.3~5.7	21	47261 3			
BN425	ナベ	4.0×25 (24)	7.2	3.4~3.5	200	5×4	700	47246 0
BN432		4.0×32 (31)	7.2	3.4~3.5	150			47247 7
BN438		4.0×38 (37)	7.2	3.4~3.5	125			47248 4
BN445		4.0×45 (44)	7.2	3.4~3.5	100			55455 5
BN525		5.0×25 (24)	10.0	4.3~4.5	80			54020 6
BN535		5.0×35 (34)	10.0	4.3~4.5	70			54021 3
BN545		5.0×45 (44)	10.0	4.3~4.5	60			55456 2
BN560	5.0×60 (44)	10.0	4.3~4.5	50	55457 9			
BW425	座付	4.0×25 (24)	10.0	3.4~3.5	150	5×4	700	47249 1
BW432		4.0×32 (31)	10.0	3.4~3.5	125			47250 7
BD5025	ディスクヘッド (薄頭)	5.0×25 (21)	10.0	4.3~4.5	65	5×4	700	52271 4
BD5035		5.0×35 (31)	10.0	4.3~4.5	55			52272 1
BD5045		5.0×45 (41)	10.0	4.3~4.5	45			52273 8

### 頭部形状


サラ頭



ナベ頭



座付頭

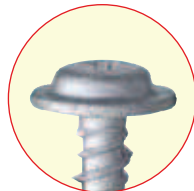

ディスクヘッド(薄頭)



### ⚠ 使用上の注意

- 施工時は必ず安全メガネ等の保護具を着用してください。

※ビスをねじ込む時に必要以上の強い力で締め付けしないでください。  
 ※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

汎用ねじ

特定の建材  
工法用のねじ

屋根・板金  
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート  
ALC・その他用

タッピング  
木ねじ