


# 三価ユニクロ アンダーカットシンワッシャー



■三価ユニクロ アンダーカットシンワッシャー

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
6919UWU	5×19 (19)	12.5	6		700		16.80	52413 8
6925UWU	5×25 (25)	12.5	12	1.6~4.5	500	10	18.00	53133 4
6935UWU	5×35 (35)	12.5	22		300		19.50	53134 1

# ステンレス アンダーカットシンワッシャー

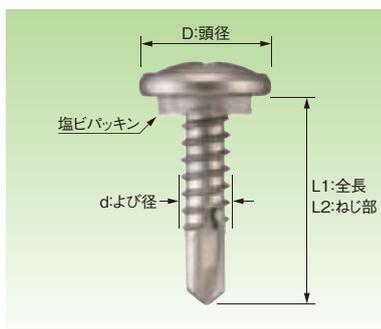

■ステンレスSUS410 アンダーカットシンワッシャー

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
6919UWP	5×19 (19)	12.5	6		700		29.50	52414 5
6925UWP	5×25 (25)	12.5	12	1.6~4.5	500	10	33.30	53135 8
6935UWP	5×35 (35)	12.5	22		300		37.80	53136 5

## 特長

- パッキンがはみ出しにくく、ねじ切れにくい。
- パッキンが頭部に収まり、目立ちにくい

## 用途

- 鉄骨下地時、角波などの壁材止め
- 鉄骨下地時、ケラバ、水切り止め