


三価ユニクロ ディスクヘッド

シンワッシャー・ディスクヘッド

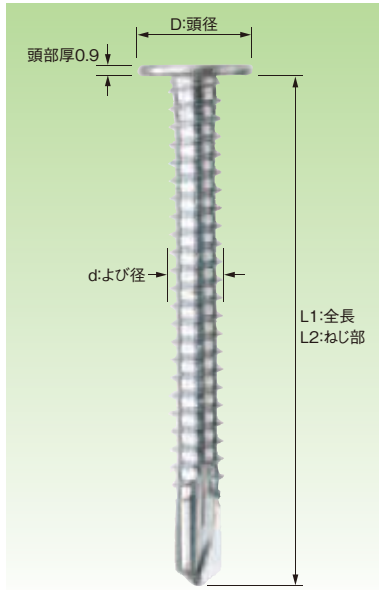

■三価ユニクロ ディスクヘッド


商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D	働き					
695160D	全ねじ	5×16 (16)	10.0	7	1.6~4.5	700	10	8.80	49746 3
695190D		5×19 (19)	10.0	10		700		9.80	49747 0
695250D		5×25 (25)	10.0	16		500		10.90	49748 7
695350D		5×35 (35)	10.0	26		300		12.65	49749 4
695450D		5×45 (45)	10.0	36		200		15.00	49750 0
695500D		5×50 (36)	10.0	41		200		21.00	54894 3
695550D	半ねじ	5×55 (36)	10.0	46	200	23.00	54895 0		
695600D		5×60 (36)	10.0	51	150	25.00	54896 7		
695650D		5×65 (46)	10.0	56	150	27.00	54897 4		
695700D		5×70 (46)	10.0	61	150	29.00	54898 1		

用途

薄鋼板 + C型鋼

ステンレス ディスクヘッド

シンワッシャー・ディスクヘッド

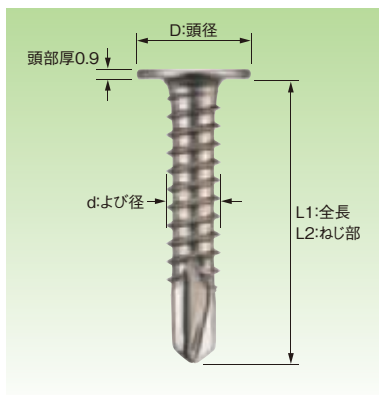


■ステンレスSUS410 ディスクヘッド

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69516SD	5×16 (16)	10.0	7	1.6~4.5	700	10	19.00	52086 4
69519SD	5×19 (19)	10.0	10		700		20.00	52087 1
69525SD	5×25 (25)	10.0	16		500		21.25	52088 8
69535SD	5×35 (35)	10.0	26		300		26.25	52089 5
69545SD	5×45 (45)	10.0	36		200		31.00	52090 1

三価ユニクロ ディスクヘッドリーマ

シンワッシャー・ディスクヘッド

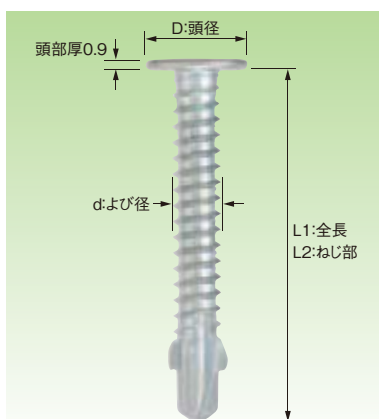

■三価ユニクロ ディスクヘッドリーマ

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69535DR	5×35 (35)	10.0	26	1.6~4.5	250	10	14.80	55220 9
69545DR	5×45 (45)	10.0	36		200		17.60	55221 6

用途

薄鋼板 + 耐火野地板 + C型鋼