

# ベアリング入 ステンレス底車

袖型

ステンレス枠

特長


ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

ベアリング入 ステンレス底車

42mm 60mm 75mm 90mm

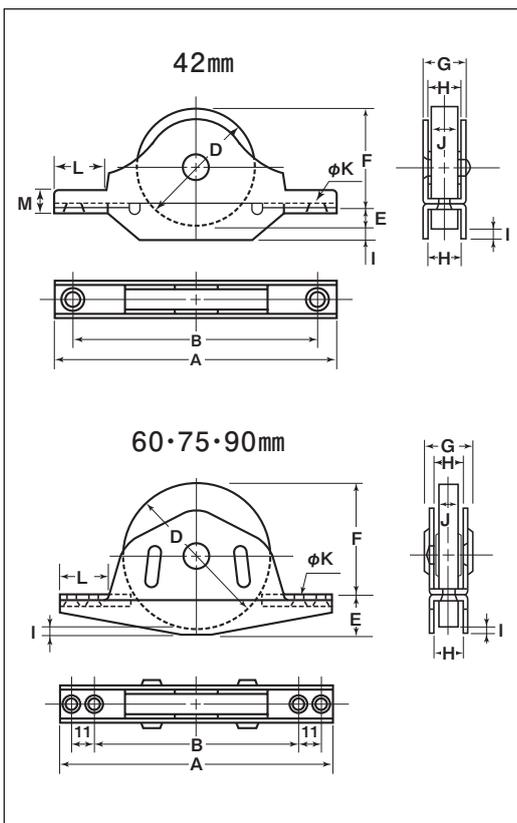

ユニバーサル  
クローザ  
後付用自動扉

特殊門扉用  
戸車

重量戸車

キャスター  
戸車

Hブーリー

サッシ  
取替戸車

公園・公所用  
戸車

ガイド  
ローラー

ステンレス  
戸車

Cローラー

バテント車

底車

鉄戸車

ローラー  
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

Uステン  
レール用  
戸車

フラッター  
戸車


調整戸車

横調整戸車

どあーピタ

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	板厚	軸	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
<b>ZBS-0423</b>	42mm	100	85.5	42	8.5	33.5	14	11	3.5	9.5	5	20	6.5	SUS304 t1.5	SUS304 6mm	SUS303 #60889ベアリング入	150g	80kg	3,900	6	120
<b>ZBS-0603</b>	60mm	140	106	60	20	44	21	15	4	11	5	25	-	SUS304 t2	SUS304 10mm	SUS303 #6200ZZ ベアリング入	405g	150kg	13,500	2	40
<b>ZBS-0753</b>	75mm	140	106	75	20	59	21	15	4	11	5	25	-				540g	180kg	14,400	2	30
<b>ZBS-0903</b>	90mm	155	108	90	22	74	23	17	6	13	5	28	-				885g	200kg	16,500	2	20

車のみ

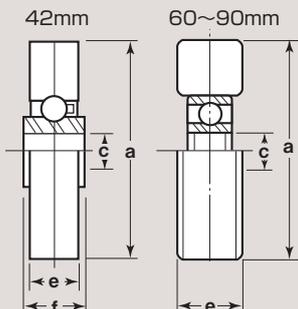

商品コード	サイズ	a(φ)	C(φ)	e	f	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
<b>1306</b>	42mm	42	6	9.5	10.5	42g	1,750
<b>1104</b>	60mm	60	10	11	-	215g	4,400
<b>1107</b>	75mm	75	10	11	-	350g	5,780
<b>1110</b>	90mm	90	10	13	-	615g	12,850