

“6”ナイロン戸車

丸型



鉄枠

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。

※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。


用途 病院・学校・ホテルetc.

40mm

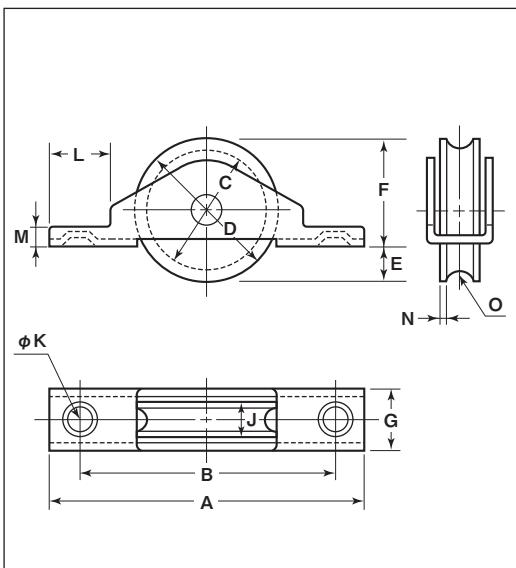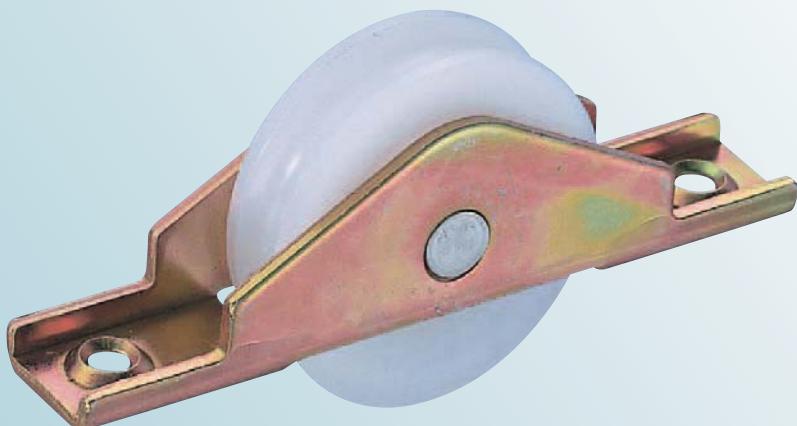

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O ^(R)	板厚	軸	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱入数	一甲入数
DNM-0401	40mm	90	74	35	40	10	30	16.5	11	4.5	17	5	2.5	3	SPCC t2	SUS304 6mm	6ナイロン オイルレスメタル入	60g	30kg	610	12	240

車のみ

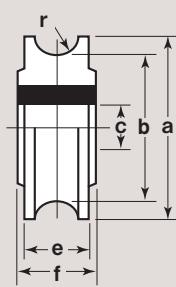

商品コード	サイズ	a ^(φ)	b ^(φ)	c ^(φ)	e	f	r ^(R)	重量	希望小売価格 (1ヶ当り)
2516	40mm	40	35	6	11	12	3	15g	530

“6”ナイロン戸車

ユニバーサル
クローザ
後付用自動扉

特殊門扉用
戸車

重量戸車

キャスター
戸車

Hブーリー

サッシ
取替戸車

公園・公社用
戸車

ガイド
ローラー

ステンレス
戸車

Cローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

Uステン
レール用
戸車

フランク
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあービタ