



普及品フラッターV型戸車

ジュラコン車

鉄枠

ステンレス枠

鉄枠 18mm 25mm 30mm 33mm ステンレス枠 25mm 33mm

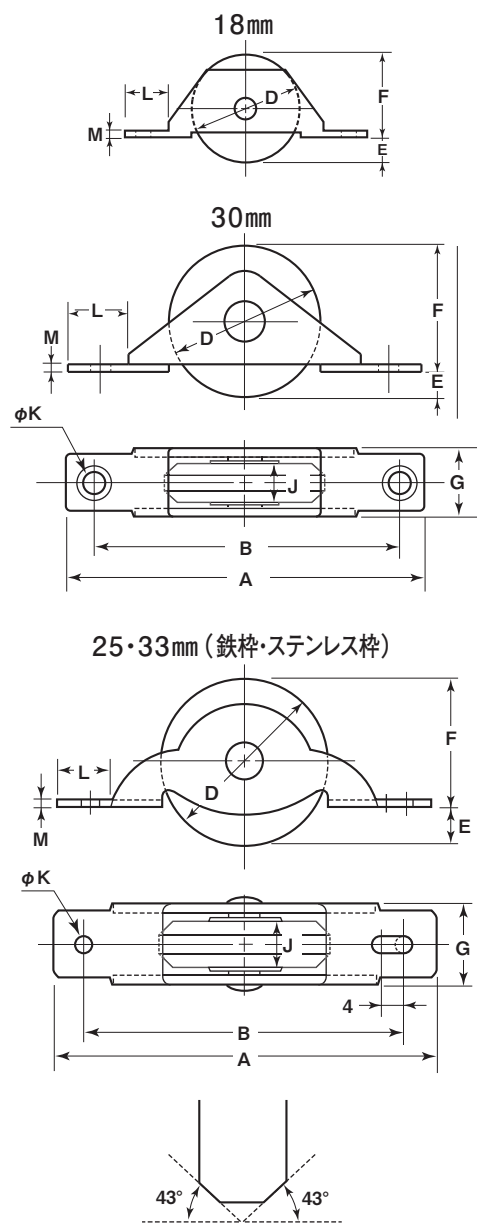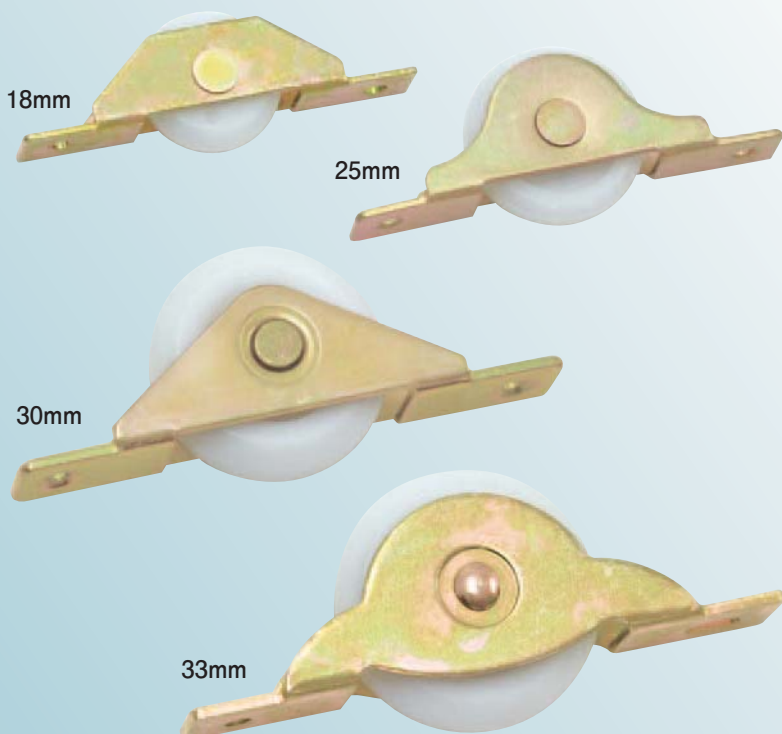

●レールの形状をご確認ください。



上記のレールは
V型戸車をおすすめします。



上記のレールは
U型戸車をおすすめします。

商品コード	サイズ		A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	板 厚	軸	車	重 量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
FDM-0189	18mm		50	40	18	4	14	8.5	5.5	3.1	9	1	SPCC t1	鉄 4mm		5g	10kg	200	20	100
FDS-0259	25mm	ステン枠	60	50	25	5	20	11	6	3	10	1.2	SUS304 t1.2	SUS304 5mm		15g	15kg	340	20	400
FDM-0259		鉄 枠	60	50	25	5	20	11	6	3	10	1.2	SPCC t1.2	鉄 5mm		15g	15kg	240	20	400
FDM-0309	30mm	鉄 枠	69	58	30	5.5	24.5	14	8.5	3.5	12	1.6	SPCCシンクロメッキ t1.6	鉄 5mm		25g	20kg	135	20	400
FDS-0339	33mm	ステン枠	74	63	33	5.5	27.5	13	8	4	12	1.5	SUS304 t1.5	SUS304 5mm		25g	25kg	430	12	240
FDM-0339		鉄 枠	76	63	33	7	26	14	8	3	11	1.6	SPCC t1.6	鉄 5mm		30g	25kg	165	20	400

※18mmは袋入になります。