

重量調整戸車22型

ステンレス枠



大型建具に適しています!!

※枠のサイズは全種類同じサイズです。

※戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。

車の材質変更と
形状変更も
別注品として
製作可能です。



ステンレス車



MC車




ジュラコン車

●MC801 (黒色) も別注品として製作可能です。

特長 調整範囲7mm。

用途 寺院などの大型木製重量建具



〈ベアリング入ステンレス車50mmV型〉

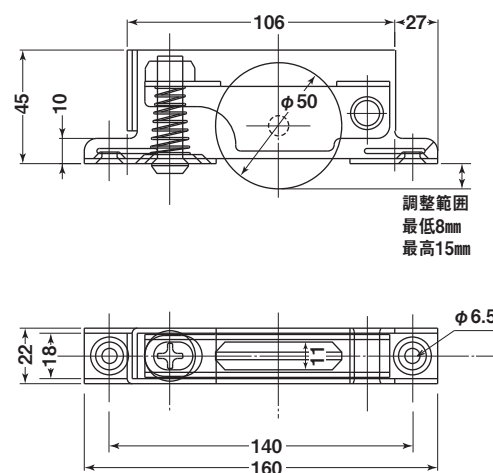

車形状図

TBS-0501

TBS-0502



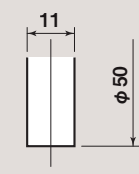
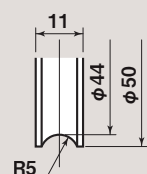


TES-0501

TES-0502

TBS-0509

TMS-0509

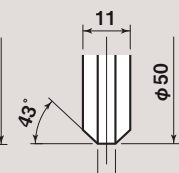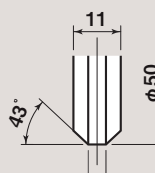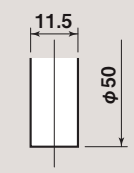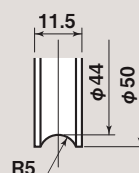

ステンレス枠

商品コード	サイズ	形状	板厚	軸材質	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
TBS-0501	50mm	丸型	SUS304・t2	SUS304	SUS303 #608ZZベアリング入	440g	200kg	7,000	4	—
TBS-0502	50mm	平型	SUS304・t2	SUS304	SUS303 #608ZZベアリング入	460g	200kg	7,000	4	—
TBS-0509	50mm	V型	SUS304・t2	SUS304	SUS303 #608ZZベアリング入	445g	200kg	7,000	4	—
TES-0501	50mm	丸型	SUS304・t2	SUS304	ジュラコン #6200ZZベアリング入	360g	80kg	5,800	4	—
TES-0502	50mm	平型	SUS304・t2	SUS304	ジュラコン #6200ZZベアリング入	370g	80kg	5,800	4	—
TMS-0509	50mm	V型	SUS304・t2	SUS304	MC901 #608ZZベアリング入	345g	120kg	6,800	4	—