

中型重量横調整戸車19型

ステンレス枠

特長

戸を外さず、サイドからの上下調整が可能。調整範囲5mm。
従来の重量用横調整戸車より、ひと回り小さい仕上がりでさまざまな建具に対応。



ベアリング入
ステンレス車

ベアリング入
MCナイロン車


大型建具に適しています!!

※枠のサイズは全種類同じサイズです。

※戸車2個に1本、六角棒スパナが付いています。(径5mm L=160mm)

※戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじを六角棒スパナで回して車の上下調整をしてください。


〈ベアリング入MCナイロン車42mm丸型〉

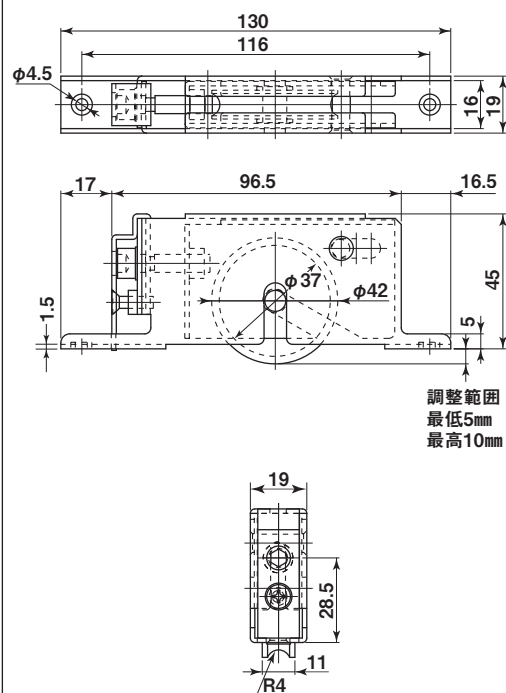

調整範囲
最低5mm
最高10mm

※調整時は戸を上げて行ってください。

車形状図

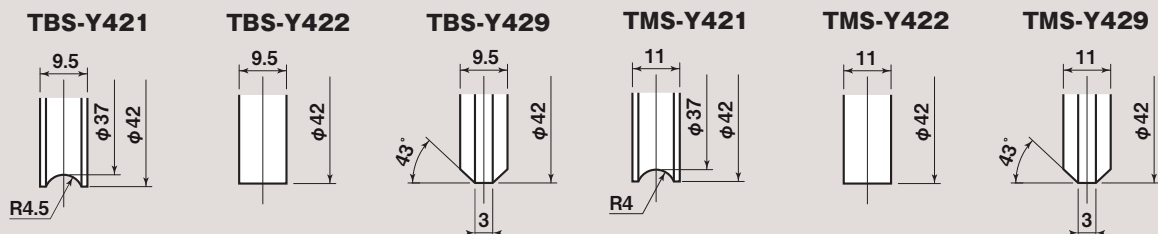

ステンレス枠

商品コード	サイズ	形状	板厚	軸材質	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
TBS-Y421	42mm	丸型	SUS304-t1.5	SUS304	SUS303 #608ZZベアリング入	290g	80kg	6,500	4	-
TBS-Y422	42mm	平型	SUS304-t1.5	SUS304	SUS303 #608ZZベアリング入	300g	80kg	6,500	4	-
TBS-Y429	42mm	V型	SUS304-t1.5	SUS304	SUS303 #608ZZベアリング入	290g	80kg	6,500	4	-
TMS-Y421	42mm	丸型	SUS304-t1.5	SUS304	MC901 #608ZZベアリング入	235g	70kg	6,200	4	-
TMS-Y422	42mm	平型	SUS304-t1.5	SUS304	MC901 #608ZZベアリング入	240g	70kg	6,200	4	-
TMS-Y429	42mm	V型	SUS304-t1.5	SUS304	MC901 #608ZZベアリング入	235g	70kg	6,200	4	-