



ソケット

12066941700

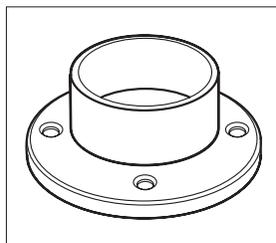

特徴 材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキ。

用途 家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。

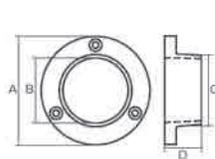

(単位: mm)


サイズ	A	B	C	D
10	26	10	12	12
13	31	13	16	12
16	34	16	18	12
19	42	19	22	14
25	49	25	28	19
32	60	32	35	22

※寸法には多少の公差がございます。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874102188	10MM	5	2
4979874102195	13MM	5	2
4979874102201	16MM	5	2
4979874102218	19MM	5	2
4979874102225	25MM	5	2
4979874102232	32MM	5	2


ステンレスソケット

12063941800

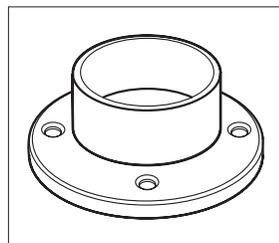

特徴 材質はステンレス (SUS304) で錆びにくい。

用途 家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。

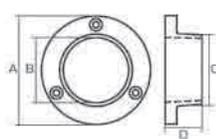

単位: mm

サイズ	A	B	C	D
19	35.5	19.3	20.3	12.5
25	45	25.8	26.8	16.4
32	60.5	32.5	33.5	23
38	65	38.4	40	25

※寸法には多少の交差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874083937	19MM	4	2
4979874083920	25MM	4	2
4979874083913	32MM	4	2
4979874225016	38MM	4	2

カタログコード HANW



カタログコード HANX

