


室内部材


ステン首長ゲンコ（止）

12063945510

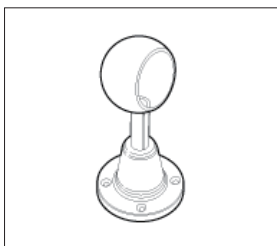

特徴 材質はステンレス（SUS304）

用途 手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。

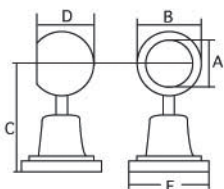

単位：mm


サイズ	A	B	C	D	E	使用ねじ
19	19.4	30	60.3	24	46	2.8×22
25	25.4	37	70.6	31	52	3.2×20
32	32.4	46	82.3	40	60	3.5×25
38	38.4	53	106	44	65	3.5×25

※寸法には多少の交差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874224934	19MM	5	1
4979874224941	25MM	5	1
4979874224958	32MM	5	1
4979874224965	38MM	5	1


ステン首長ゲンコ（通）

12063945520

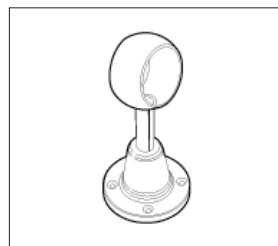

特徴 材質はステンレス（SUS304）

用途 手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。

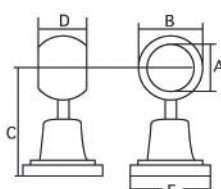

単位：mm

サイズ	A	B	C	D	E	使用ねじ
19	19.4	30	60.3	20	46	2.8×22
25	25.4	37	70.6	26	52	3.2×20
32	32.4	46	82.3	30	60	3.5×25
38	38.4	53	106	33	65	3.5×25

※寸法には多少の交差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874224972	19MM	5	1
4979874224989	25MM	5	1
4979874224996	32MM	5	1
4979874225009	38MM	5	1



カタログコード H C E J



カタログコード H C E K