


ワイヤー・チェーン

Cカン ばね付

12171618400



| | |
|----|---|
| 特徴 | 材質は鉄で、4、5、6mmはクロメートメッキ、8、10、12mmはユニクロメッキ。C型の全具にバネ式の外れ防止プレートを保有。ワンタッチで着脱が可能。サイズは呼び径です。 |
| 用途 | チェーンの連結に使用。 |

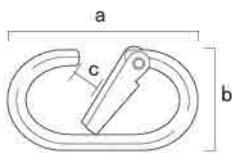

単位: mm

| サイズ | a | b | c | 太さ | めっき | 使用荷重(kgf) |
|-----|-----|----|----|----|----------|-----------|
| 4 | 38 | 17 | 4 | 4 | クロメートめっき | 27 |
| 5 | 50 | 25 | 5 | 5 | クロメートめっき | 28 |
| 6 | 64 | 33 | 6 | 6 | クロメートめっき | 34 |
| 8 | 73 | 37 | 8 | 8 | ユニクロめっき | 67 |
| 10 | 80 | 43 | 10 | 10 | ユニクロめっき | 105 |
| 12 | 115 | 62 | 12 | 12 | ユニクロめっき | 122 |

※寸法には多少の公差がございます。

| JANコード | サイズ | 注文単位(ロット) | 入数 |
|---------------|------|-----------|----|
| 4979874404879 | 4mm | 5 | 1 |
| 4979874404886 | 5mm | 5 | 1 |
| 4979874404893 | 6mm | 5 | 1 |
| 4979874404909 | 8mm | 5 | 1 |
| 4979874404916 | 10mm | 5 | 1 |
| 4979874404923 | 12mm | 5 | 1 |




カタログコード **H B U L**

セイフティーフック B型

12173216650



| | |
|----|--------------------------------|
| 特徴 | 材質は鉄で、ユニクロメッキ。脱着が容易。サイズは呼び径です。 |
| 用途 | チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。 |

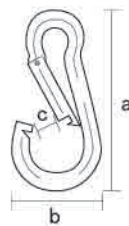

単位: mm

| サイズ | a | b | c | 線径 | 使用荷重(kgf) |
|-----|-----|----|------|----|-----------|
| 5 | 50 | 25 | 6.5 | 5 | 30 |
| 6 | 60 | 30 | 7.9 | 6 | 40 |
| 8 | 80 | 40 | 10.8 | 8 | 80 |
| 9 | 90 | 45 | 12.1 | 9 | 100 |
| 10 | 100 | 50 | 12.4 | 10 | 100 |

- ※寸法には多少の公差があります。
- ※予告なく形状を変更する場合があります。
- ※表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では、表示荷重数値以下であっても破損する場合があります。
- ※使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止して下さい。

| JANコード | サイズ | 注文単位(ロット) | 入数 |
|---------------|-----|-----------|----|
| 4979874050526 | 5 | 5 | 1 |
| 4979874050533 | 6 | 5 | 1 |
| 4979874050540 | 8 | 5 | 1 |
| 4979874050557 | 9 | 5 | 1 |
| 4979874050564 | 10 | 5 | 1 |



カタログコード **H B V W**