


# ワイヤー・チェーン

## ワイヤーグリップ


12172410500

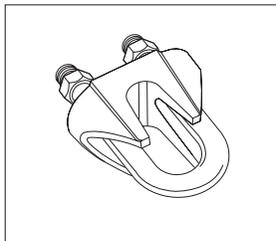

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874003317	5MM	10	1
4979874003324	6MM	10	1
4979874003331	8MM	10	1
4979874003348	9MM	10	1
4979874003355	12MM	5	1
4979874003362	16MM	5	1
4979874003379	19MM	5	1
4979874003386	22MM	2	1
4979874003393	25MM	2	1

**特徴** 材質は鉄で、ユニクロメッキ。サイズはJボルトの太さです。

**用途** ロープの端末処理をしたい時、複数個を連続させて使用。サツマ加工、ロック加工の代わりに用いる。ただし吊り上げ用、玉掛け用ロープに使用するのは大変危険。

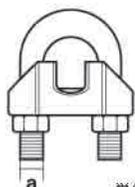

単位: mm

サイズ	a	目安ローブ径
5	5	約5mm
6	6	約6mm
8	8	約8mm
9	9	約9mm
12	12	約12mm
16	16	約16mm
19	19	約19mm
22	22	約22mm
25	25	約25mm

※寸法には多少の公差があります。

※ローブ径は目安です。

取り付ける前に現物を確かめてご使用ください。



カタログコード **H B V K**