


## ダイカストアンカープレート

構造物の安定設置と、縦通し結合部の滑り防止に

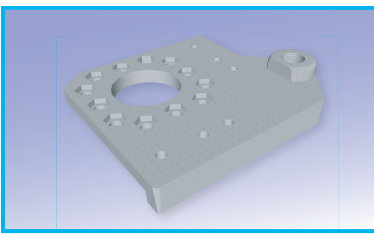

型番 アジャスターサイズ

APDC-M

12L	16L	20L
プレート単体Lのみ		
12R	16R	20R
プレート単体Rのみ		
12S	16S	20S
プレート単体L/R各1枚		



価格	APDC-M12L(R)	¥1,380
	APDC-M12S	¥2,760
	APDC-M16L(R)	¥1,380
	APDC-M16S	¥2,760
	APDC-M20L(R)	¥1,380
	APDC-M20S	¥2,760

仕様

材質 ADC12

表面処理 無し

質量 APDC-M12L(R) 564g  
M16L(R) 570g/M20L(R) 580g

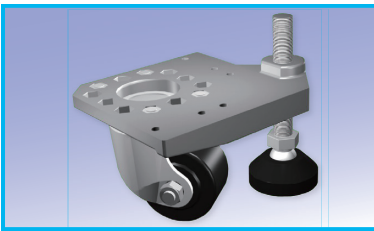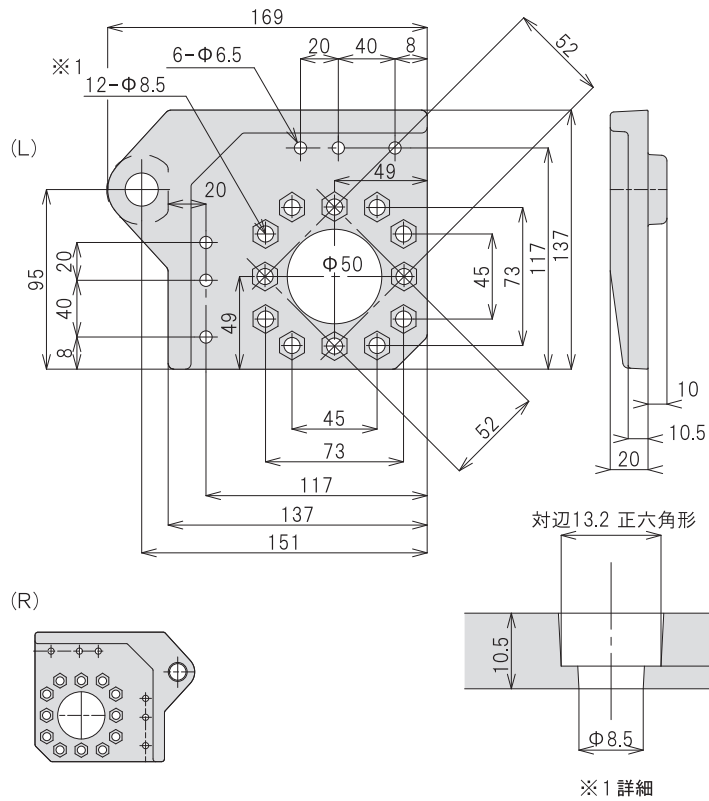

型番 アジャスターサイズ

AS


EE	M16	エコミ-タイプキャスター
EE	M12	エコミ-タイプアジャスターセット
EF	M16	エコミ-タイプキャスター
FF	M16	ボールタイプアジャスターセット
	M20	自由輪キャスター
	M20	ボールタイプアジャスターセット
FK	M16	自由輪・固定輪キャスター
	M20	ボールタイプアジャスターセット

価格	ASEE-M16	¥9,150
	ASEF-M12	¥9,510
	ASFF-M16	¥11,760/M20 ¥12,150
	ASFK-M16	¥11,490/M20 ¥11,910

セット内容


ダイカストアンカープレートL/R	各2
M6×20CSボルトSUS	×16
NFM6-P60Fナット40・ロング	×8
M6用スプリングワッシャーSUS	×16
M6用平ワッシャー	×16
M8×16CSボルトSUS	×16
M8用スプリングワッシャー	×16
M8用平ワッシャー	×16
M8用六角ナットSUS	×16
キャスター/アジャスター	各4

## ダイカストアンカーセット

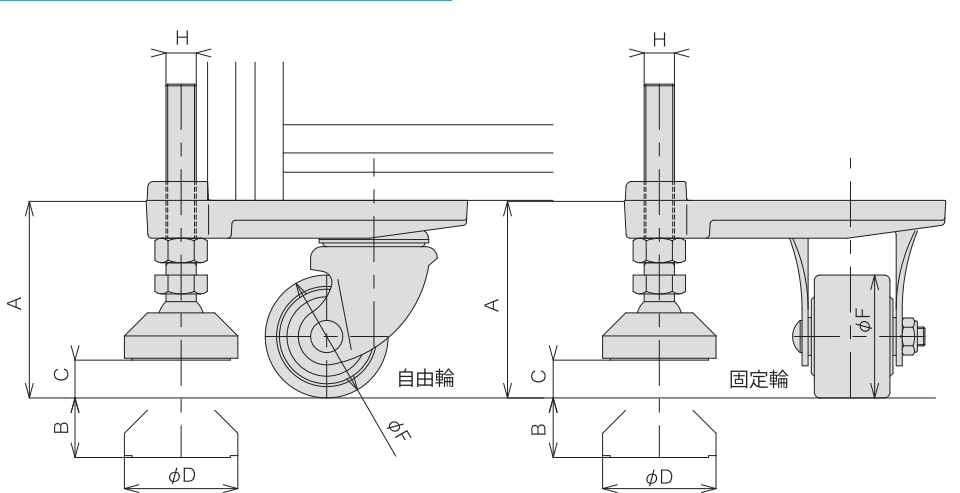

■固定輪は90° 回して組み替えることができます。

■ボールタイプアジャスターについて  
床塗装の耐溶剤性が低い場合(1液アクリル床塗装等)、アジャスターのラバー部分が床に張り付き、ラバーの接着が外れることがあります。バット部は、はめ込み式の為、外れることがあります。外れた場合、再圧入してください。

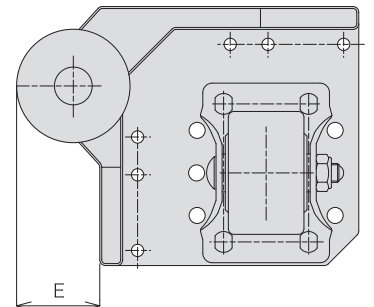

■セット販売となります。  
上記以外のパーツセットの場合は各パーツでのご購入をお願いします。

		A	B	C	D	E	F	H	セットアジャスター	セットキャスター	アンカープレート
ASEE-M16	自由輪のみのset	84.5	34.5	19.5	Φ85	56.5	Φ50	M16	AJEC-M16	CA50-EC	APDC-M16
ASEF-M12	自由輪のみのset	84.5	41.5	16.5	Φ50	39	Φ50	M12	AJBT-M12	CA50-EC	APDC-M12
ASFF-M16	自由輪のみのset	104	31.5	20	Φ60	44	Φ65	M16	AJBT-M16	CA65-F	APDC-M16
ASFF-M20	自由輪のみのset	104	33.5	19.5	Φ80	54	Φ65	M20	AJBT-M20	CA65-F	APDC-M20
ASFK-M16	自由輪と固定輪のset	104	31.5	20	Φ60	44	Φ65	M16	AJBT-M16	CA65-F各2	APDC-M16
ASFK-M20	自由輪と固定輪のset	104	33.5	19.5	Φ80	54	Φ65	M20	AJBT-M20	CA65-K各2	APDC-M20

40 series

足回りパーツ