


BT40 スーパーG1チャック

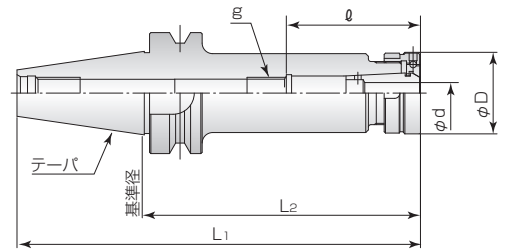

単位：mm

型番	コレットツカミ能力 d	ナット外径 D	全長 L ₁	基準径からの長さ L ₂	長さ調整ネジ		テーパ	質量 (kg)	使用するコレット	使用するスパナ	長さ調整ネジ	クーラントシールスクリュー
					g	最大φ						
BT40-SGC 6- 60 - 90 -135 -165 -200	1.0~6.0	20	125.4	60	M8×0.75	36	BT40 7/24	1.1	SG 6	FS20	APM 6	CSH 6
			155.4	90				1.1				
			200.4	135				1.2				
			230.4	165				1.2				
			265.4	200				1.3				
BT40-SGC 8- 60 - 90 -135 -165 -200	1.0~8.0	26	125.4	60	M10×1.5	36	BT40 7/24	1.1	SG 8	FS26	APM 8-2	CSE 8 CSH 8
			155.4	90				1.2				
			200.4	135				1.3				
			230.4	165				1.4				
			265.4	200				1.5				
BT40-SGC10- 60 - 90 -135 -165 -200	2.0~10.0	31	125.4	60	M12×1.5	65	BT40 7/24	1.1	SG10	FS33	APM10-2	CSE10 CSH10
			155.4	90		90		1.2				
			200.4	135		100		1.5				
			230.4	165		100		1.6				
			265.4	200		100		1.8				
BT40-SGC12- 60 - 90 -135 -165 -200	3.0~12.5	36	125.4	60	M14×1.5	65	BT40 7/24	1.1	SG12	FS36	APM12-2	CSE12 CSH12
			155.4	90		90		1.3				
			200.4	135		110		1.6				
			230.4	165		110		1.8				
			265.4	200		110		2.1				
BT40-SGC16- 60 - 90 -135 -165 -200	3.0~16.0	42	125.4	60	M18×1.5	65	BT40 7/24	1.1	SG16	FS42	APM16-2	CSE16 CSH16
			155.4	90		95		1.4				
			200.4	135		130		1.8				
			230.4	165		135		2.1				
			265.4	200		135		2.4				
BT40-SGC20- 60 - 90 -135 -165 -200	3.0~20.0	50	125.4	60	M22×1.5	65	BT40 7/24	1.2	SG20	FS50	APM20-2	CSE20 CSH20
			155.4	90		95		1.6				
			200.4	135		130		2.1				
			230.4	165		150		2.5				
			265.4	200		150		2.9				
BT40-SGC25- 75 -105 -135	6.0~25.0	60	140.4	75	M22×1.5	70	BT40 7/24	1.5	SG25	FS62	APM20-2	—
			170.4	105	M27×1.5	80		2.0			CSE25 CSH25	
			200.4	135				2.6				
BT40-SGC32-105	16.0~32.0	72	170.4	105	M22×1.5	80	BT40 7/24	2.1	SG32	FS76	APM20-2	—

- ◆A.T.C.用ボトルグリップテーパシャック形状はMAS規格に依り製作しております。
- ◆プルスタッド、コレット、スパナは別途ご注文下さい。
- ◆長さ調整ねじAPM*-2が使えるものはAPM*-1も使用可能です。
- ◆φはナット端面から長さ調整ねじ端面までの長さです。