
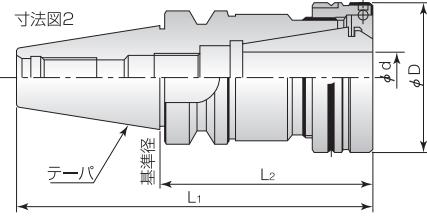


BT40/BT50

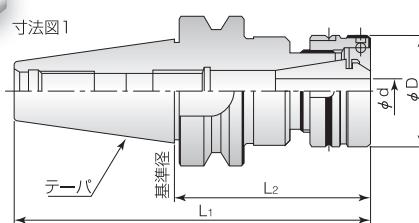

単位:mm

型番	寸法図No.	コレットツカミ能力d	ナット外径D	全長L1	基準径からの長さL2	長さ調整ネジg	最大φ	テーパ	質量(kg)	使用するコレット	使用するスパナ	長さ調整ネジ	クーラントシールスクリュ
BT40 -NDC7-60	1	0.5~7.0	25	125.4	60	M8×0.75	45		1.1	YCC 7	FS26	APM 7-2	CSH 7
-NDC10-60	1			125.4	60				1.1				
-NDC10-90	1			155.4	90				1.3	YCC10	FS33	APM10-2	CSH10
-NDC10-120	1			185.4	120				1.5				
-NDC13-75	1			140.4	75				1.2				
-NDC13-105	1			170.4	105				1.4	YCC13	FS36	APM13-2	CSH13
-NDC13-135	1			200.4	135				1.6				
-NDC16-75	1			140.4	75				1.2				
-NDC16-105	1			170.4	105				1.5	YCC16	FS42	APM16-2	CSH16
-NDC16-135	1			200.4	135				1.8				
-NDC20-75	1			140.4	75				1.3				
-NDC20-105	1			170.4	105				1.8	YCC20	FS52	APM20-2	CSH20
-NDC20-135	1			200.4	135				2.2				
-NDC25-75	2			140.4	75				1.3				
-NDC25-105	1			170.4	105				2.0	YCC25	FS62	APM20-2 APM25-2	CSH25
-NDC25-135	1			200.4	135				2.6				
-NDC32-105	2			170.4	105				2.0	YCC32	FS76	APM20-2	—
-NDC32-135	1			200.4	135				2.5			APM25-2	CSH32
BT50 -NDC10-90	1			191.8	90				3.8				
-NDC10-120	1			221.8	120				4.0	YCC10	FS33	APM10-2	CSH10
-NDC10-150	1			251.8	150				4.2				
-NDC13-90	1			191.8	90				3.9				
-NDC13-120	1			221.8	120				4.0	YCC13	FS36	APM13-2	CSH13
-NDC13-150	1			251.8	150				4.2				
-NDC16-105	1			206.8	105				4.0				
-NDC16-135	1			236.8	135				4.3	YCC16	FS42	APM16-2	CSH16
-NDC16-165	1			266.8	165				4.6				
-NDC20-105	1			206.8	105				4.2				
-NDC20-135	1			236.8	135				4.6	YCC20	FS52	APM20-2	CSH20
-NDC20-165	1			266.8	165				5.1				
-NDC25-105	1			206.8	105				4.4				
-NDC25-135	1			236.8	135				5.0	YCC25	FS62	APM25-2	CSH25
-NDC25-165	1			266.8	165				5.6				
-NDC32-105	1			206.8	105				4.5				
-NDC32-135	1			236.8	135				5.5	YCC32	FS76	APM32	CSH32
-NDC32-165	1			266.8	165				6.4				

◆BT40-50 A.T.C用ボトルグリップテーパシャンク形状は、MAS規格に依り製作しています。

◆コレット、スパナ、クーラントシールスクリュ、長さ調整ねじ、ブルスタッドは別途ご注文下さい。

