


# オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

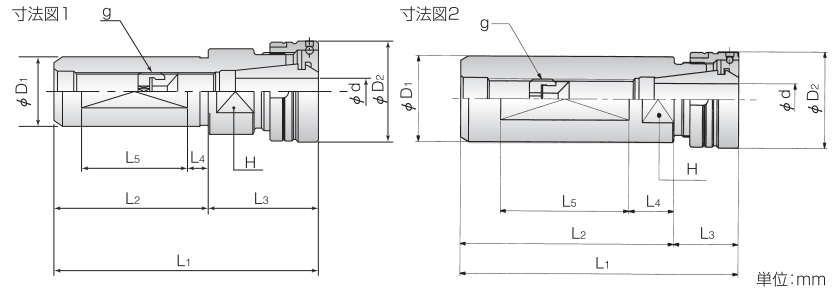


型番	コレットツカミ能力d	寸法図No.	シャンク径D1h6	ナット外径D2	全長L1	シャンク長さ				シール付長さ調整ねじ		スバケ掛り巾H	質量(kg)	使用するコレット	使用するスパナ
						L2	L3	L4	L5	g	型番				
SC25-NDC13-100	0.5~13.0	1	25	36	100	58	42	8	40	M15X1.5	ASMC15	27	0.4	YCC13	FS36
SC32-NDC13-105	0.5~13.0	2	32	36	105	80.5	24.5	17	48.5	M15X1.5	ASMC15	27	0.5	YCC13	FS36
SC32-NDC16-115	2.5~16.0	1		42	115	62	53	7	40	M18X1.5	ASMC18	32	0.6	YCC16	FS42
SC40-NDC16-120	2.5~16.0	2	40	42	120	93	27	17	56	M18X1.5	ASMC18	32	0.9	YCC16	FS42
SC40-NDC20-130	3.5~20.0	1		52	130	72	29	7	45	M22X1.5	ASMC22	41	1.0	YCC20	FS52

- ◆シャンク径、全長等は、上記以外の特殊サイズも製作いたします。
- ◆コレット及びスパナは、別途ご注文下さい。
- ◆クーラントシールスクリューは、セット出来ません。
- ◆工具シャンク径5mm未満の場合は、クーラント供給不可。別途ご相談下さい。

## シール付長さ調整ねじ

水溶性及び油性切削液に強いウレタン端面シール付長さ調整ねじを組込んでおりますので、給油圧力をロスする事なく、加工する事が出来ます。

型番	ネジサイズ	適合する本体
ASMC15	M15	NDC13
ASMC18	M18	NDC16
ASMC22	M22	NDC20

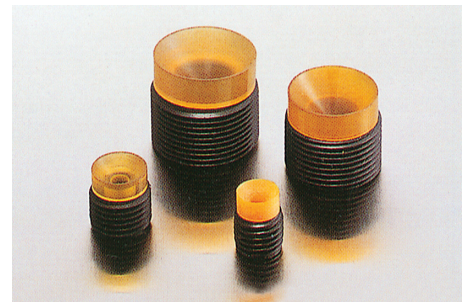

## 5mm以上の油穴付ドリルをカバー

5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが出来ますので、小径油穴付ドリルにも対応出来ます。

