


ストレートシャンク ペンシルミルチャック

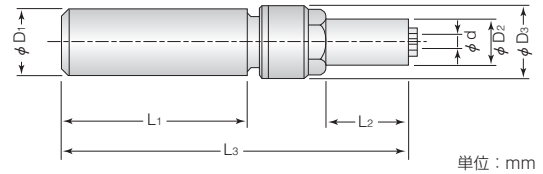


単位：mm

型番	コレットツカミ能力d	D1 h6	D2	D3	L1	L2	L3	使用するコレット	質量(kg)
SN20-PCH6-125	3~6	20	17	27	65	31	125	YPC6	0.26
SN25-PCH6-130		25			70		130		0.37
SN32-PCH6-135		32			75		135		0.57
SN25-PCH10-145	3~10	25	23	34	67	45	145	YPC10	0.48
SN32-PCH10-155		32			77		155		0.70
SN42-PCH10-170		42			92		170		1.20

◆コレット、片ロスバナは別途ご用意下さい。

ペンシルミルコレット

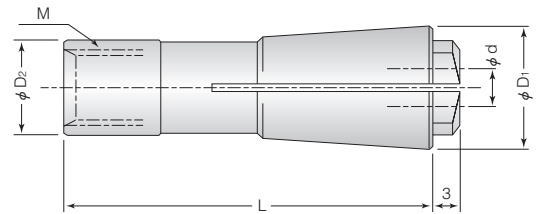

単位：mm

型番	口径d	D1	D2	L	M	適合するチャック	質量(kg)
YPC 6-3	3.0	13	10	39	M8-1.25	PCH6	0.15
6-4	4.0						
6-6	6.0						
YPC 10-3	3.0	18	14	54	M10-1.25	PCH10	0.50
10-4	4.0						
10-6	6.0						
10-8	8.0						
10-10	10.0						

ペンシルミルチャック 標準セット

ストレートシャンクペンシルミルチャックと他社の追従を許さない高精度ペンシルミルコレットをセットした経済的なチャックセットです。極小径エンドミル、小径エンドミルによる精密加工や金型加工用として最適です。



単位：mm

セット型番	シャンク径	コレットツカミ能力	セット内容		
			ペンシルミルチャック	ペンシルミルコレット	片ロスバナ
S-SN20-PCH6-125	20	3~6	SN20-PCH6-125 1個	YPC6-3,4,6各1個 計3個	KS 6 1個
S-SN25-PCH6-130	25	3~6	SN25-PCH6-130 1個	YPC6-3,4,6各1個 計3個	KS 6 1個
S-SN32-PCH6-135	32	3~6	SN32-PCH6-135 1個	YPC6-3,4,6各1個 計3個	KS 6 1個
S-SN25-PCH10-145	25	3~10	SN25-PCH10-145 1個	YPC10-3,4,6,8,10各1個 計5個	KS10 1個
S-SN32-PCH10-155	32	3~10	SN32-PCH10-155 1個	YPC10-3,4,6,8,10各1個 計5個	KS10 1個
S-SN42-PCH10-170	42	3~10	SN42-PCH10-170 1個	YPC10-3,4,6,8,10各1個 計5個	KS10 1個