


フェイスミルアーバ

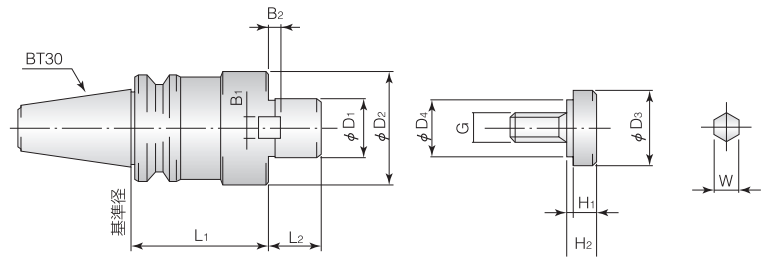

単位:mm

型番	D1	L1	D2	L2	B1	B2	G	D3	D4	H1	H2	W	質量 (kg)
BT30 -FMA22-40	22.0	40	45	18	φ 10	5	M10	(六角穴付ボルトM10×30φ)					0.7
-FMA22-60		60											0.9
BT30 -FMA22.225-40	22.225	40	45	18	8	3.5	M8	(六角穴付ボルトM8×25φ)					0.7
-FMA22.225-60		60											0.9
-FMA22.225-90		90											1.2
BT30 -FMA25.4-60	25.4	60	50	22	9.5	5	M12	33	23	10	12	10	1.1
-FMA25.4-90		90											1.5

◆上記標準以外の特殊サイズも製作致します。