

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

JIS

HT CTV

自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ
仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■自転車用タイヤバルブねじ用のタップです。

スパイラル
タップ
(正り穴用)

スパイラル
タップ
(通し穴用)

ポイント
タップ
(通し穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タロー
ツール



特殊ねじ
タップ
簡易検査
ツール

管用
タップ

カヘリ
タカ
ール

ダイ
ス

セン
タル
タ
工
具

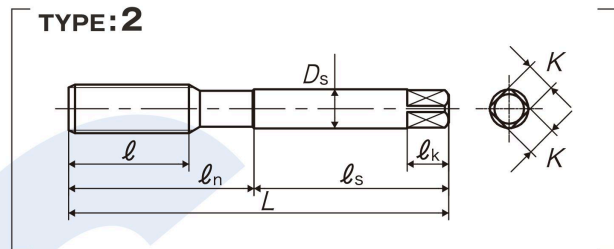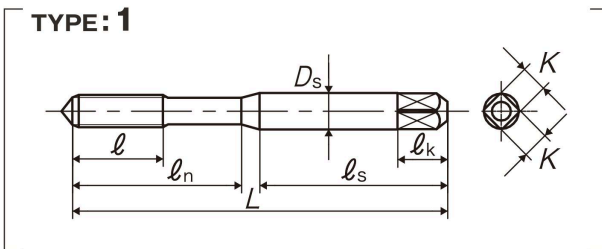

品区: 1A

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
自転車用タイヤバルブねじ													
CTV5-36	P3	TYCV5IRLEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,950 *
CTV5-24	P4	TYCV5MSLEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,950 *
CTV8-32	P3	TYCV8JRLEBA	1.5P	70	18	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,590 *
CTV8-30	P3	TYCV83RLEBA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 2,960 *
5V2	P2	TY05V2QLEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,950 *
6V1	P2	TY06V1QLEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,950 *

■自転車用タイヤバルブねじ

単位: mm

呼び	外径	有効径	谷の径
	基準寸法	基準寸法	基準寸法
CTV 5 - 36	5.330	4.872	4.566
CTV 5 - 24	5.100	4.413	3.954
CTV 8 - 32	7.900	7.384	7.041
CTV 8 - 30	8.100	7.550	7.183
5 V 2	5.370	4.760	4.400
6 V 1	6.160	5.725	5.440

※=特定流通品(受注生産品)

*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA

JIS
ST-10

595