

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

HT CTC

薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ

仕様特長




*アイコンについてはP28参照

■薄鋼電線管ねじ用のタップです。ねじ山の角度は80°で、ねじ記号はCTCで表します。



TYPE: 1

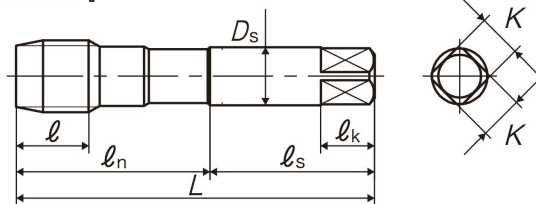

品区: 1A

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
薄鋼電線管ねじ												
CTC19-16	TYCC190HEB5	5P	105	23	-	50	15	12	15	4	1	¥ 13,100*
CTC25-16	TYCC250HEB5	5P	125	24	-	58	19	15	18	4	1	¥ 28,800*
CTC31-16	TYCC310HEB5	5P	145	26	-	67	24	19	22	4	1	¥ 41,600*
CTC39-16	TYCC390HEB5	5P	165	27	-	76	30	23	26	4	1	¥ 55,500*

薄鋼電線管ねじ

単位: mm

呼び	外径	有効径	谷の径
	基準寸法	基準寸法	基準寸法
CTC 19 - 16	19.100	18.343	17.708
CTC 25 - 16	25.400	24.643	24.008
CTC 31 - 16	31.800	31.043	30.408
CTC 39 - 16	38.100	37.343	36.708
CTC 51 - 16	50.800	50.043	49.408
CTC 63 - 16	63.500	62.743	62.108
CTC 75 - 16	76.200	75.443	74.808

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハン
プド

超硬
タップ

ロー
プル

特殊ねじ
簡易検査ツール

管用
タップ

カ
タ
カ
ル

ダイ
ス

セン
タ
ル
タ
穴
工
具