

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

JIS

LS-SP-PT



ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形

仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。

被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
~5
(m/min)

*アイコンについてはP28参照

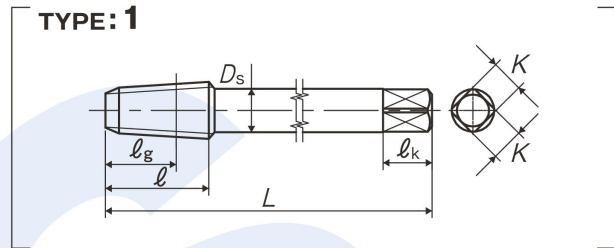

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	SH2T02KL10	2.5P	9.728	100								¥ 7,890 **
		SH2T02KL12			120	19	13	8	6	9	3	1	¥ 9,120 **
		SH2T02KL15			150								¥ 12,600 **
PT 1/4-19	II	SH2T04-L10	2.5P	13.157	100								¥ 8,520 **
		SH2T04-L12			120	28	21	11	9	12	3	1	¥ 9,820 **
		SH2T04-L15			150								¥ 13,000 **
PT 3/8-19	II	SH2T06-L12	2.5P	16.662	120	28	21	14	11	14	3	1	¥ 14,500 **
		SH2T06-L15			150								¥ 21,100 **
PT 1/2-14	II	SH2T08QL15	2.5P	20.955	150	35	25	18	14	17	4	1	¥ 24,900 **
PT 3/4-14	II	SH2T12QL15	2.5P	26.441	150	35	25	23	17	20	4	1	¥ 38,800 **
PT 1 -11	II	SH2T16UL15	2.5P	33.249	150	45	32	26	21	24	4	1	¥ 54,800 **
		SH2T16UL20			200								¥ 66,800 **

スパイラル
タップ用
(正リ穴用)

スパイラル
タップ用
(通リ穴用)

ポイント
タップ用
(通リ穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タロー
ツール

特殊ねじ
検査ツール

管用
タップ

カヘリ
タカ
ール

ダイ
ス

セン
タル
タ
具

※=特定流通品(受注生産品)

*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA

JIS
管用-12
655