

## 切断面が非常にきれいです

STRAIGHT CUTTER


# ストレートカッター

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 タイル 鋳鉄管 刃研ぎ

●ガラス、樹脂等の切断に最適。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
100×M10	HDSC	#80 / #100	1枚	13,000	7,200

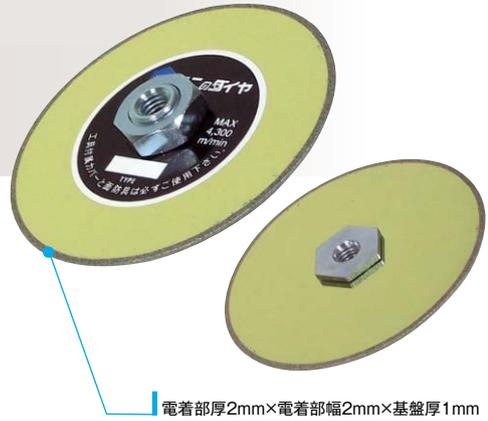

電着部厚2mm×電着部幅2mm×基盤厚1mm

ディスクグラインダー用

## 硬い材質に最適!

DIAMOND G CUTTER

# ダイヤモンドGカッター

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 タイル 鋳鉄管 刃研ぎ

●硬い材質のカッター用に開発したノコ刃にダイヤモンドを特殊電着加工した、切れ味のすばらしいダイヤモンドカッターです。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
100×20(15)	NC100	#50	1枚	13,000	10,000

※15穴ブッシュ付



電着部厚1.6mm×基盤厚0.8mm

研磨用  
ディスク

GPサンダー  
&  
ストレート  
ホイール

ベッタン  
&  
マジック  
バット

カップ  
ブラシ

ダイヤ  
カッター  
&  
ディスク

## 大変お買得商品です

ELECTRO PLATED DIAMOND BLADE SHARPENING TYPE

# 電着ダイヤ 刃研ぎ用

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 タイル 鋳鉄管 **刃研ぎ**

●刃研ぎ専用のダイヤディスク。  
●両面ダイヤで大変お得です。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
100×20(15)	DHT-100	#100	1枚	4,300	2,300

※15穴ブッシュ付



電着部厚0.8mm×電着部幅20mm

ガラス  
Glass

大理石  
Marble

樹脂  
Resin

コンクリート  
Concrete

瓦  
Roof tile

タイル  
Tile

鋳鉄管  
Cast iron pipe

刃研ぎ  
Grind edge

## コンクリート・モルタルのひび割れ補修に!

U・V DITCH CUTTER

# U・V溝カッター

ガラス 大理石 樹脂 **コン** 瓦 タイル 鋳鉄管 刃研ぎ

●コンクリート、モルタル、石材等の目地切り、コーナー一部や溝の加工等に最適です。



サイズ Size (mm) 外径×厚×穴径	品名 Name	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
100×10×M10	U型カッター	UC-100	1枚	14,000	28,000
	V型カッター	VC-100			



VC-100



UC-100

VC-100

