




USB型  
USB-g型  
USB-k型


# 中荷重用ポリウレタンゴム車輪

## 中荷重用ポリウレタンゴム車輪 (USB型)

(単位: mm)

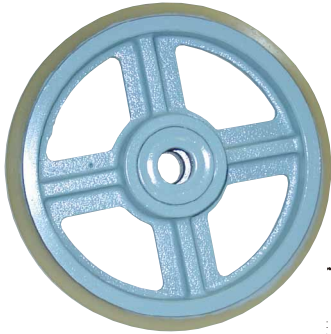


USB200

 


品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	車輪巾 W <sub>1</sub>	ボス巾 W	軸径 d	ヘアリング	リム径 D <sub>1</sub>	ボス径 D <sub>2</sub>	ヘアリング当り a	アーム数	自重 (kg)
USB75	75	160	32	38	10	6200	59	40	26	ベタ	0.6
USB100	100	210	32	41	12	6201	80	43	29	ベタ	0.9
USB130	130	300	38	51	20	6204	110	60	35	4	1.6
USB150	150	350	38	57	20	6204	130	60	41	4	1.9
USB180	180	430	42	57	20	6204	160	60	41	4	2.6
USB200	200	500	42	57	20	6204	180	63	41	4	3.4
USB230	230	600	45	64	25	6205	210	67	48	5	4.4
USB250	250	650	45	64	25	6205	230	70	48	5	5.3
USB300	300	750	50	70	30	6206	280	85	52	5	8.2
USB360	360	800	50	64	30	6206	325	85	46	5	11.0
USB410	410	850	50	67	30	6206	375	86	49	5	12.8
USB460	460	900	57	83	30	6206	400	83	65	5	15.5

## ウレタン車輪付自在車 (USB-g型)

(単位: mm)

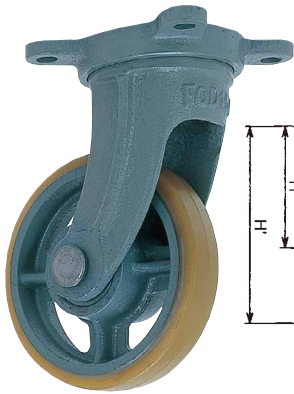


USB-g150

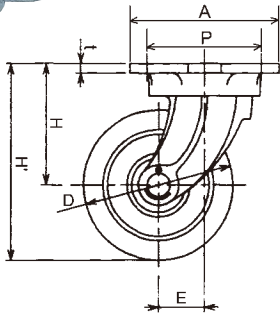


品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	金具高さ H	車輪取付総高 H'	取付ピッチ P	偏芯 E	取付穴径	取付座厚さ t	取付座寸法 A	自重 (kg)
USB-g75	75	160	84	122	62x62	25	10	6.5	85	1.2
USB-g100	100	210	95	145	80x80	30	11	7.5	107	1.8
USB-g130	130	300	115	178	95x95	40	13	7.5	122	3.3
USB-g150	150	350	135	210	100x100	45	13	8.5	126	3.9
USB-g180	180	430	140	230	102x102	45	13	9.0	137	5.1
USB-g200	200	500	155	255	112x112	50	13	9.0	145	6.4
USB-g250	250	650	190	315	140x140	65	15	11.0	177	10.3
USB-g300	300	750	210	360	150x150	105	15	12.5	187	15.2

## ウレタン車輪付固定車 (USB-k型)

(単位: mm)

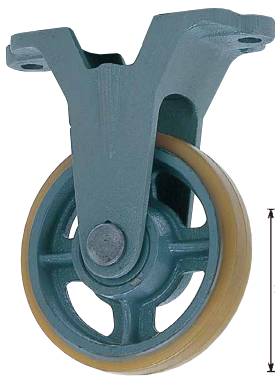

USB-k150

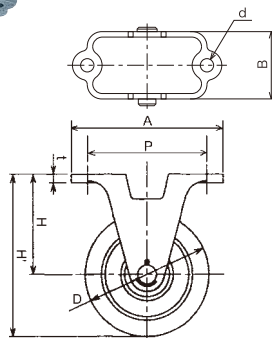

品名	車輪外径 D	許容荷重 (kg)	金具高さ H	車輪取付総高 H'	取付ピッチ P	取付穴径 d	取付座厚さ t	取付座寸法 AxB	自重 (kg)
USB-k75	75	160	84	122	103	10	7.5	125x55	1.1
USB-k100	100	210	95	145	102	11	12.0	130x65	1.5
USB-k130	130	300	115	178	128	13	12.0	155x75	2.6
USB-k150	150	350	135	210	150	13	12.0	183x75	3.2
USB-k180	180	430	140	230	162	13	12.0	205x82	4.4
USB-k200	200	500	155	255	165	13	13.0	208x85	5.4
USB-k250	250	650	190	315	168	15	13.5	208x93	8.5
USB-k300	300	750	210	360	175	15	13.5	210x95	11.7