

# SY-9

Y形

U形

W形(複式)

テンポラリー

ステンレス

ナイロン

鋼板製

イージープラグ

JWWA

管端コア

ワンタッチ

高メッシュ対応


ダビット式

4

ストレーナ

## ■ 特 長

1. 小型・軽量で各種パイプラインの防塵用として使用されています。
2. 目詰りからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
3. 残圧逃し加工を施したイージープラグ採用によりキャップの取外しが安全かつ簡単にでき、分解掃除が容易です。

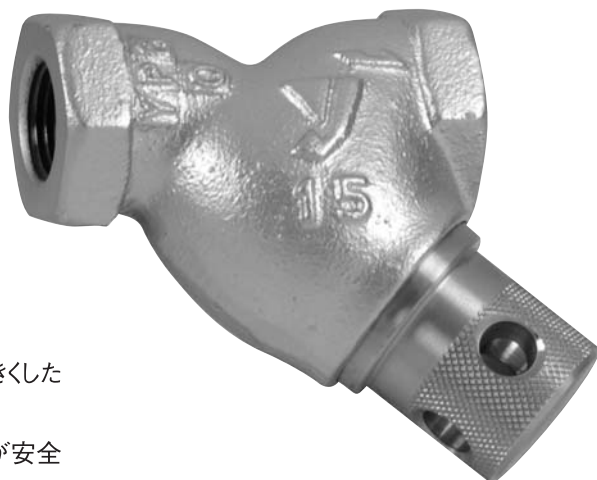

## ■ 仕 様

適 用 流 体	空気・冷温水・その他非危険流体	
最 高 圧 力	1.0MPa	
最 高 温 度	80℃	
本 体	球状黒鉛鋳鉄(FCD450)	
ス ク リ ー ン	ステンレス鋼	
O リ ン グ	FKM(バイトン)	
キ ャ ッ プ	C3604(黄銅)	
網 目	こ し 筒	$\phi 2.5-7.21$ ヶ/cm <sup>2</sup>
	こ し 網	標準60メッシュ
接 続	JIS Rc	

●ご指定により、こし網が20~100メッシュのものも製作いたします。

## ■ 寸法及び質量

呼び径	d	L	H <sub>1</sub>	ds	ℓs	質量(kg)
15A	Rc 1/2	75	70	20	35	0.7
20A	Rc 3/4	90	84	25	50	0.9
25A	Rc 1	110	96	32	60	1.7
32A	Rc1 1/4	135	114	40	70	2.8
40A	Rc1 1/2	145	120	45	75	4.0
50A	Rc 2	170	131	56	90	5.1

※イージープラグの十字穴径はφ10となります。

