

TA-16CVA TA-16CVS

水道法基準適合品 

■ 特 長

1. 弁体ディスク・ガスケット・逆止弁・逆止弁継手以外の材質は、全てステンレス鋼で、耐食性、耐久性に優れています。
2. 広い作動圧力(0.01~1.0MPa)で、安定した排気量が得られます。
3. コンパクトなため、わずかなスペースで取付けが可能です。
4. 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますのでシール性に優れています。
5. TA-16CVSは、オプションの配管接続用部品を取付けることにより、任意の排気管接続が容易に行えます。
6. 逆止弁付ですので、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。



TA-16CVA

TA-16CVS

■ 仕 様


型 式		TA-16CVA	TA-16CVS
適 用 流 体		冷温水	
適 用 圧 力		0.01~1.0MPa	
逆止め機構の閉止圧力		-0.005MPa以下	
最 高 温 度		90℃	
材 質	本 体 ・ ふ た フ ロ ー ト	ステンレス鋼	
	逆 止 弁 継 手	黄銅	
	弁 体 デ ィ ス ク ガ ス ケ ッ ト ・ 逆 止 弁	合成ゴム	
接 続	入 口	JIS R	
	出 口	JIS Rc	

■ 寸法及び質量

●TA-16CVA

(mm)

呼び径	d	H ₁	H	質量(g)
15A	R 1/2	135.5	146	720
20A	R 3/4	137.5	148	740
25A	R 1	142	152.5	800

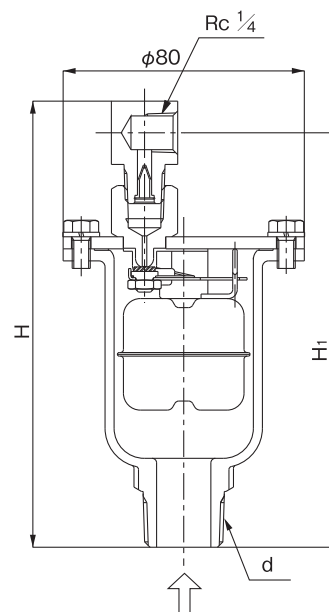

TA-16CVA

14

空気抜弁・吸排気弁