


HEAVY STAR (重荷重向け、低床向け) / H-type

CAL-UHG型 φ50 65 75


自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	



・図面

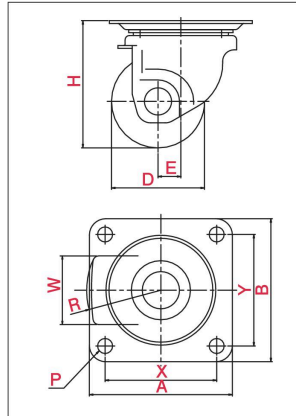

・取付方法(プレート式)

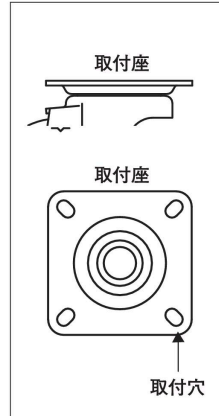

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
CAL-UHG-50GFB		50	38	74	84×84	64×64	8.5	14	42	300(306.0)
CAL-UHG-65GFB		65	48	89	100×100	78×78	10.5	16	52	400(408.0)
CAL-UHG-75GFB		75		99					57	500(510.0)
	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン(B入)									
CAL-UHG-50MC		50	38	74	84×84	64×64	8.5	14	42	400(408.0)
CAL-UHG-65MC		65	48	89	100×100	78×78	10.5	16	52	600(612.0)
CAL-UHG-75MC		75		99					57	700(714.0)
	ホイルモーターキャストナイロン車輪モーターキャスト(B入)									
CAL-UHG-50MCE		50	38	74	84×84	64×64	8.5	14	42	400(408.0)
CAL-UHG-65MCE		65	48	89	100×100	78×78	10.5	16	52	600(612.0)
CAL-UHG-75MCE		75		99					57	700(714.0)
	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン(B入)									
CAL-UHG-50PB		50	38	74	84×84	64×64	8.5	14	42	400(408.0)
CAL-UHG-65PB		65	48	89	100×100	78×78	10.5	16	52	500(510.0)
CAL-UHG-75PB		75		99					57	600(612.0)
	ホイルフェノール車輪フェノール(B入)									

軽荷重向け

中荷重向け

重荷重向け

事務機器向け

低床向け

台車固定機能

衝撃吸収機構付

低騒音仕様

けん引向け

ステンレス仕様